

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1159712



Passend zu allen C-Profileschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1159712
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelshelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1159712



Abmessungen

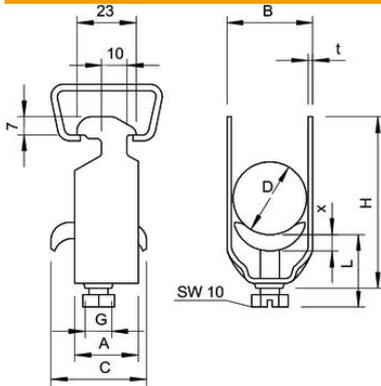

Maß A	23 mm
Maß B	16 mm
Maß C	30 mm
Maß G	M6
Maß H	44 mm
Maß L	32,5 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	3,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	44 mm
für 1 Kabel L	32,5
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne	Edelstahl 304 (1.4301)