

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2

Artikelnummer: 1161822



Passend zu allen C-Profileschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1161822
Typ	2056 2 22 A2
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2



Artikelnummer: 1161822

Abmessungen

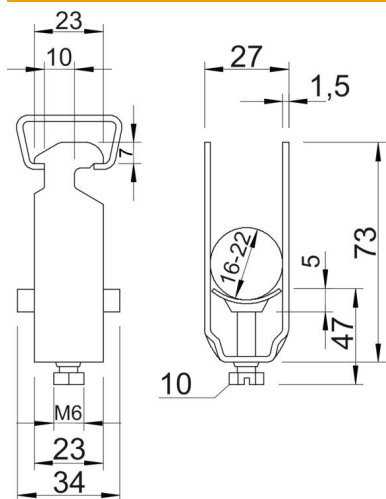

Maß A	23 mm
Maß B	27 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	73 mm
Maß L	47 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen