

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1180525



Passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1180525
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Hersteller	OBO
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,235 kg COe / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT



Artikelnummer: 1180525

Abmessungen

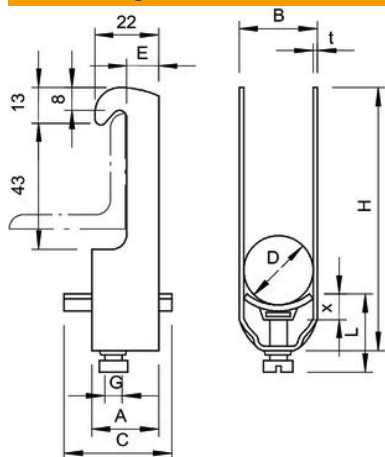

Maß A	25 mm
Maß B	57 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,5 mm
Maß G	M8
Maß H	117 mm
Maß L	32,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	6,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	117 mm
für 1 Kabel L	32,5
für 2 Kabel H	172 mm
für 2 Kabel L	38,5 mm
für Rohrdurchmesser max.	50 mm
für Rohrdurchmesser min.	50 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	52 mm
Spannbereich D min.	46 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen