

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1180525



Passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1180525
Typ	2056W 52 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	46-52mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT



Artikelnummer: 1180525

Abmessungen

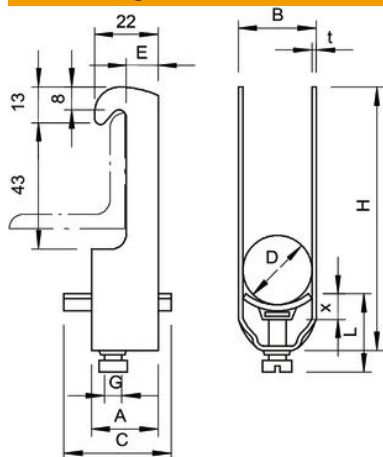

Maß A	25 mm
Maß B	57 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,5 mm
Maß G	M8
Maß H	117 mm
Maß L	32,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	6,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	117 mm
für 1 Kabel L	32,5
für 2 Kabel H	172 mm
für 2 Kabel L	38,5 mm
für Rohrdurchmesser max.	50 mm
für Rohrdurchmesser min.	50 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	52 mm
Spannbereich D min.	46 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen