

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT

Artikelnummer: 1180584



Passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 1180584 |
| Typ | 2056W 58 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 52-58mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

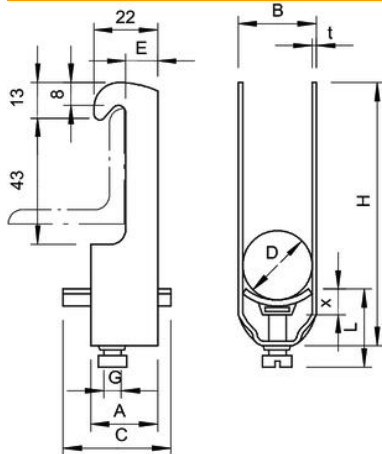

| | |
|-------|---------|
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 64 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß E | 13,5 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß H | 123 mm |
| Maß L | 32,5 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß x | 6,5 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für 1 Kabel H | 123 mm |
| für 1 Kabel L | 32,5 |
| für 2 Kabel H | 185 mm |
| für 2 Kabel L | 38,5 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 50 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 50 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Montageart | Winkelprofil |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 58 mm |
| Spannbereich D min. | 52 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |