

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Artikelnummer: 1185438



Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1185438 |
| Typ | 2056W 22 A2 |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16-22mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2



Artikelnummer: 1185438

Abmessungen

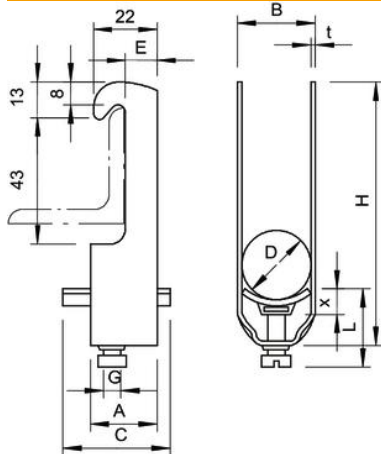

| | |
|-------|--------|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß E | 11 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 85 mm |
| Maß L | 41 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| für 1 Kabel H | 85 mm |
| für 1 Kabel L | 27 |
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Montageart | Winkelprofil |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |