

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187709



Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 1187709            |
| Typ                 | BS-W2-K-16 FT      |
| Bezeichnung 1       | Bügelschelle 2056  |
| Bezeichnung 2       | 2-fach             |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 12-16mm            |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 50                 |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 7,05 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne,  
FT

Artikelnummer: 1187709



## Abmessungen

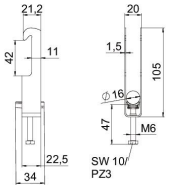

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 20 mm   |
| Höhe        | 105 mm  |
| Blechstärke | 1,5 mm  |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 20 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 105 mm  |
| Maß L       | 35 mm   |
| Maß t       | 1,5 mm  |

## Technische Daten

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre   | 2             |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm         |
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm         |
| Gewinde                  | M6            |
| Halogenfrei              | ja            |
| Länge Außenmaß           | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment    | 3 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne      | ja            |
| Montageart               | Winkelprofil  |
| Schlitzweite             | 10 mm         |
| Spannbereich D max.      | 16 mm         |
| Spannbereich D min.      | 12 mm         |
| Zusatz Oberfläche        | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff         | Stahl         |
| Mit Gegenwanne           | nein          |
| Werkstoff der Wanne      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne  | Polypropylen  |