

Technisches Datenblatt

Bügelshelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188224



Bügelshelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1188224
Typ	BS-F3-M-28 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle 2056
Bezeichnung 2	3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT



Artikelnummer: 1188224

Abmessungen

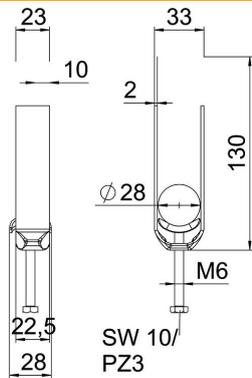

Länge	22,5 mm
Breite	33 mm
Höhe	130 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	33 mm
Maß C	28 mm
Maß G	M6
Maß H	130 mm
Maß L	58 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	3
für Rohrdurchmesser max.	28 mm
für Rohrdurchmesser min.	22 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	28 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	28 mm
Spannbereich D min.	22 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl