

Technisches Datenblatt

Bügelshelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188353



Bügelshelle mit W-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkelisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St Stahl

FT tauchfeuertverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1188353
Typ	BS-W2-M-34 FT
Bezeichnung 1	Bügelshelle 2056
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuertverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,755 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188353



Abmessungen

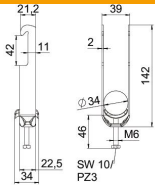

Länge	22,5 mm
Breite	39 mm
Höhe	142 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	39 mm
Maß C	33 mm
Maß G	M6
Maß H	142 mm
Maß L	46 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für Rohrdurchmesser max.	34 mm
für Rohrdurchmesser min.	28 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	33 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Winkelprofil
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	34 mm
Spannbereich D min.	28 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl