



Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahlausführung: Schelle, Schraube und Senkschraube aus Edelstahl, rostfrei, Gleitmutter Typ 5019 aus Edelstahl, rostfrei



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 1194054 |
| Bezeichnung 1 | Bündelschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 35x50mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 16 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,076 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bündelschelle FT

Artikelnummer: 1194054



Abmessungen

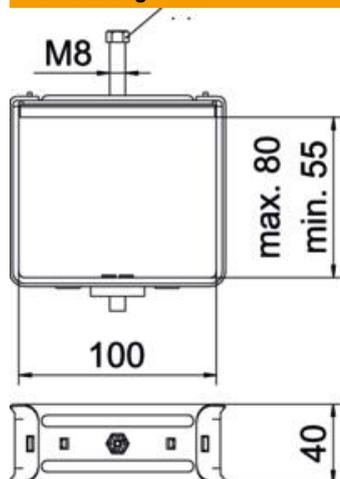

| | |
|-------|-------|
| Maß B | 50 mm |
| Maß h | 20 mm |
| Maß H | 35 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 17 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |