



Abstandschele zur Montage von Röhren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1362784 |
| Typ | ASL 733 53 G |
| Bezeichnung 1 | Abstandschele |
| Bezeichnung 2 | mit Langloch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 44-53mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,616 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 G

Artikelnummer: 1362784



Abmessungen

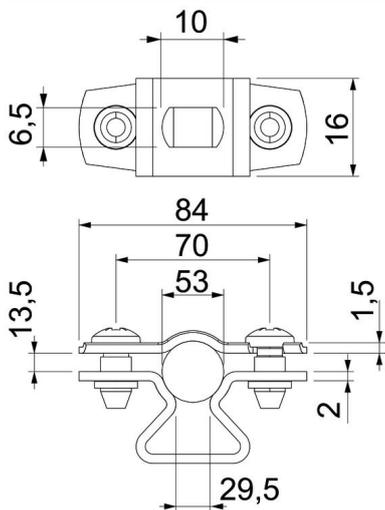

| | |
|------------|---------|
| Maß A | 84 mm |
| Maß B | 70 mm |
| Maß b | 16 mm |
| Maß D | 53 mm |
| Maß D max. | 53 mm |
| Maß D min. | 44 mm |
| Maß L | 10 mm |
| Maß s | 29,5 mm |
| Maß t1 | 1,5 |
| Maß t2 | 2 |
| Maß x | 13,5 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 44 - 53 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Spannbereich D max. | 53 mm |
| Spannbereich D min. | 44 mm |
| UV-beständig | ja |