

Technisches Datenblatt

Spanndrahtschelle A4

Artikelnummer: 1404292



Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm. Mit V4A-Schraube M4x14.



CE

- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1404292
Bezeichnung 1	Spanndrahtschelle
Bezeichnung 2	für Seil 4-9mm
Hersteller	OBO
Dimension	19-28mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,925 kg COe / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Spanndrahtschelle A4

Artikelnummer: 1404292



Abmessungen

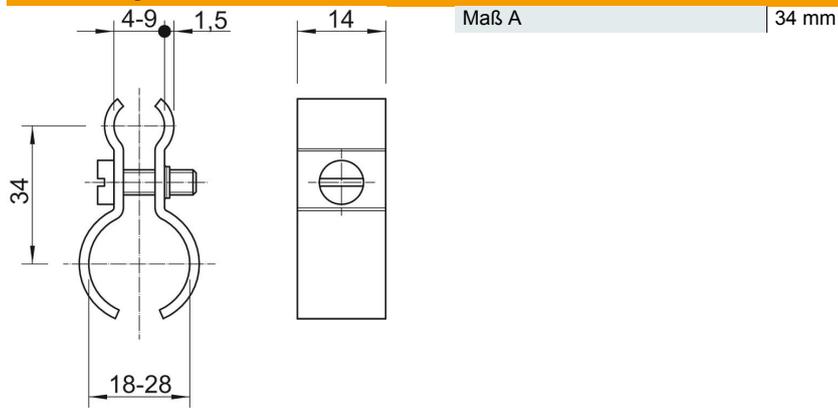

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	nicht isoliert
für Seildurchmesser max.	9 mm
Schraube	M4x14