

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Artikelnummer: 1488273



Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488273
Typ	SCVTB 4-10 M6
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Gewindebolzen M6x9 mm
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Gewindebolzen seitlich

Artikelnummer: 1488273



### Abmessungen

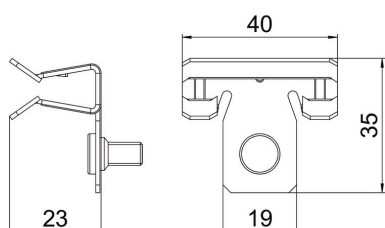

Länge	35 mm
Breite	40 mm
Höhe	23 mm
Maß L	35 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Gewinde metrisch	6
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein