

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488303



Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488303
Typ	SCCT 4-10
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabelbinder bis 8 mm
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488303



### Abmessungen

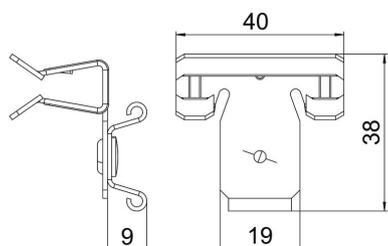

Länge	38 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Maß L	38 mm
Maß W	40 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein