


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488387



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.

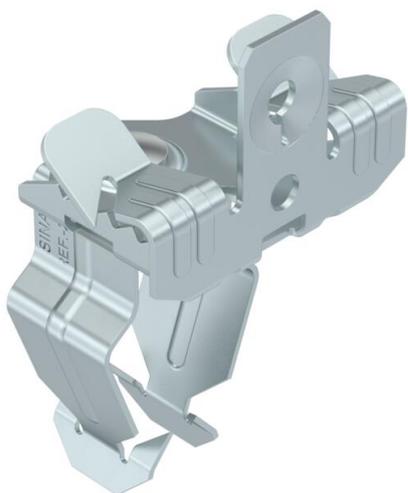

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488387
Typ	SCVPO 3-7 D32
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme unten 32 mm
Hersteller	OBO
Dimension	3-7mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Artikelnummer: 1488387



Abmessungen

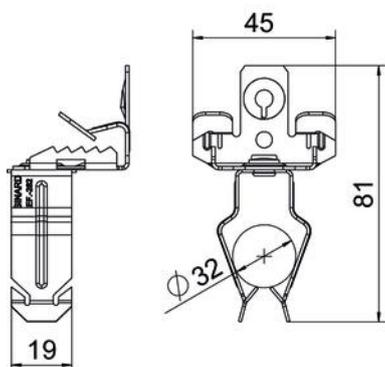

Länge	81 mm
Breite	45 mm
Höhe	39 mm
Maß L	81 mm
Maß W	45 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	7 mm
Flanschdicke F min.	3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	30 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein