

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488431



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 1488431                |
| Bezeichnung 1       | Trägerklammer          |
| Bezeichnung 2       | mit Rohraufnahme 20 mm |
| Hersteller          | OBO                    |
| Dimension           | 10-15mm                |
| Werkstoff           | Stahl                  |
| Oberfläche          | Zinklamelle            |
| Oberflächennorm     |                        |
| Kleinste VK-Einheit | 50                     |
| Mengeneinheit       | Stück                  |
| Gewicht             | 3,2 kg                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.             |


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488431



### Abmessungen

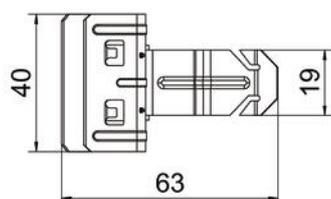

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 63 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe   | 42 mm |
| Maß L  | 63 mm |
| Maß W  | 40 mm |

### Technische Daten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Anschlussart/-bauteil       | Rohr/Kabel |
| Befestigungsart             | klemmen    |
| Flanschdicke F max.         | 15 mm      |
| Flanschdicke F min.         | 10 mm      |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 22 mm      |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 18 mm      |
| Scharnier justierbar        | nein       |
| Scharnierend                | nein       |