

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 14

Artikelnummer: 2000390



Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm
Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug




PE Polyethylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 2000390 |
| Typ | A 14 HF RW |
| Bezeichnung 1 | Kabelabzweigkasten |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100x100x38 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyethylen |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 5,855 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

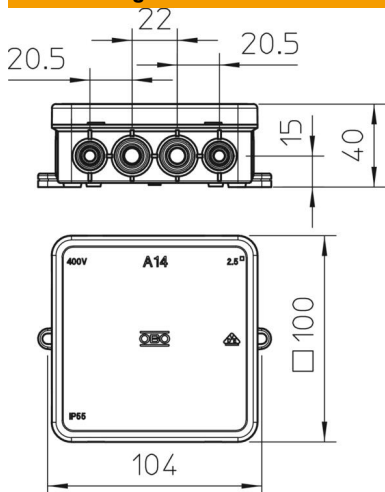

| | |
|--------|--------|
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 40 mm |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Einführungen | 16 |
| Art der Einführung_ | Kabel |
| Art der Einführung | Kabel |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 690 V |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | aufrastend |
| Einführung von Hinten | nein |
| Einführungen | 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig | nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form | quadratisch |
| Funktionserhalt | ohne |
| für Ex-Zone | ohne |
| für Ex-Zone Gas | ohne |
| für Ex-Zone Staub | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Lichte Innenmaße | 90x90x35 mm |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Mit Abschirmung | nein |
| Mit Deckel | ja |
| Montageart | Wand-/ Deckenmontage |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm ² |
| Nennspannung | 690 V |
| Plombierbar | nein |
| Schutzart | IP55 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 14

Artikelnummer: 2000390



Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Witterungsbeständig | nein |
| Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten | Blinddeckel |