

# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Artikelnummer: 2003701



Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.

- 4 x 3 Schraubdomes
  - 2 vormontierte Geräteschrauben
  - Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
  - 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
  - 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
- Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2003701
Typ	UG 46-GS
Bezeichnung 1	UP Gerätedose
Bezeichnung 2	mit Geräteschrauben
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60mm, H46mm
Farbe	tiefschwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## UP Unterputz-Gerätedose 46, mit Geräteschrauben

Artikelnummer: 2003701



### Abmessungen

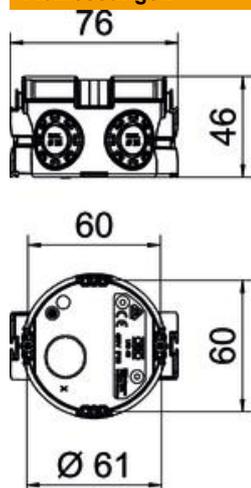

Höhe	46 mm
------	-------

### Technische Daten

Anzahl der Einführungen	7
Art der Einführung_	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Ausbrechöffnung
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	Schrauben oder Spreizkrallen
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	6
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	ja
Nennquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Rohreinführungen Ø 20 mm	1
Schlagfest	ja
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V