#### **Technisches Datenblatt**

#### Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste



Artikelnummer: 2007440



Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Klemmleisten und Montageschiene nicht vormontiert





















Polypropylen, glasfaserverstärkt

#### Stammdaten


Artikelnummer	2007440
Тур	T 160 KL
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Klemmleiste + Einführungen
Hersteller	OBO
Dimension	190x150x77
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen, glasfaserverstärkt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# **Technisches Datenblatt**

# Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste



Artikelnummer: 2007440

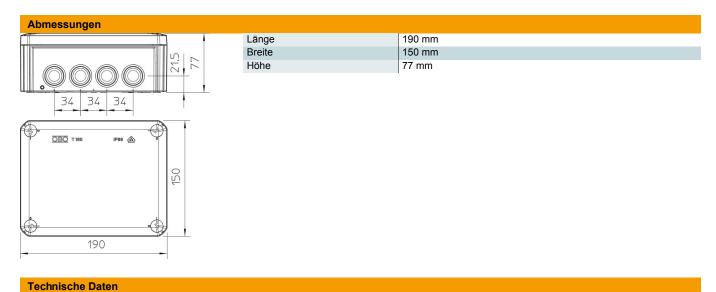

Anreihbar	ja		
Anzahl der Einführungen	12		
Anzahl der Klemmen	5		
Art der Einführung_	Einsteckdichtung		
Art der Einführung	Kabel		
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar		
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V		
Bestückung	Klemme		
Deckel	nicht transparent		
Deckelbefestigung	geschraubt		
Einführung von Hinten	ja		
Einführungen	7 x M255 x M32		
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein		
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C		
Form	rechteckig		
Funktionserhalt	ohne		
für Ex-Zone	ohne		
für Ex-Zone Gas	ohne		
für Ex-Zone Staub	ohne		
Glasfaserverstärkt	ja		
Halogenfrei	ja		
Lichte Innenmaße	176x135x67 mm		
Mit Abschirmung	nein		
Mit Deckel	ja		
Montageart	Wand-/ Deckenmontage		
Nennquerschnitt min.	16 mm²		
Nennspannung	500 V		
Plombierbar	ja		
Schutzart	IP66		
Schutzgrad IK-Code	IK05		
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C		
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C		

# **Technisches Datenblatt**

Kabelabzweigkasten T 160, Einsteckdichtung, Klemmleiste



**Artikelnummer: 2007440** 

Technische Daten		
	Witterungsbeständig	nein