

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Artikelnummer: 2007509



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Runde Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 2007509            |
| Typ                 | T 25 RW            |
| Bezeichnung 1       | Kabelabzweigkasten |
| Bezeichnung 2       | mit Einführungen   |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | Ø80x51             |
| Farbe               | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff           | Polypropylen       |
| Kleinste VK-Einheit | 5                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 4,19 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung




Artikelnummer: 2007509

### Abmessungen

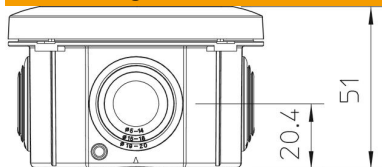

Höhe 51 mm

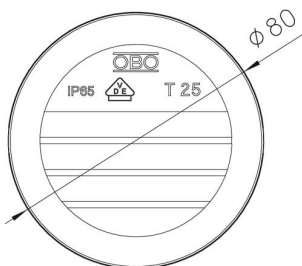

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Anreihbar                                   | ja   |
| Anzahl der Einführungen                     | 4  |
| Art der Einführung_                         | Einsteckdichtung   |
| Art der Einführung                          | Kabel  |
| Art der Gehäusedurchführung                 | Stufenmembran abschneidbar                                   |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 500 V  |
| Deckel                                      | nicht transparent  |
| Deckelbefestigung                           | aufrastend   |
| Einführung von Hinten                       | ja   |
| Einführungen                                | 4 x M25  |
| Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig   | nein<br>nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form  | rund   |
| Funktionserhalt für Ex-Zone                 | ohne   |
| für Ex-Zone Gas                             | ohne   |
| für Ex-Zone Staub                           | ohne   |
| Glasfaserverstärkt                          | nein   |
| Halogenfrei                                 | ja   |
| Lichte Innenmaße                            | Ø63x45 mm  |
| Mit Abschirmung                             | nein   |
| Mit Deckel                                  | ja   |
| Montageart                                  | Wand-/ Deckenmontage   |
| Nennquerschnitt min.                        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Nennspannung                                | 500 V  |
| Plombierbar                                 | nein   |
| Schutzart                                   | IP65   |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK07   |
| Temperatureinsatzbereich max.               | 60 °C  |
| Temperatureinsatzbereich min.               | -5 °C  |
| Witterungsbeständig                         | nein   |

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 25, Einsteckdichtung

Artikelnummer: 2007509

