

Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011530



Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre



TPE Thermoplastisches Elastomer

Stammdaten

Artikelnummer	2011530
Typ	EDR 32 25-32 LGR
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø32/25-32
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Einsteckdichtung EDR, lichtgrau

Artikelnummer: 2011530



Abmessungen

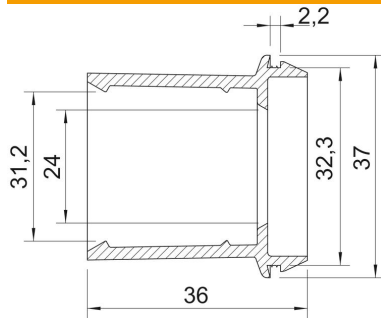

Maß A	2,2 mm
Maß D1	37 mm
Maß D2	32,3 mm
Maß D3	24 mm
Maß D4	31,2 mm
Maß L	36 mm

Technische Daten

Ausführung	offen
für Durchmesser max.	32 mm
für Durchmesser min.	25 mm
für Wandstärke max.	2,2
für Wandstärke min.	2,2
Größe	M32
Halogenfrei	ja
Nenndurchmesser	32 mm
Schutzart	IP55