

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau



Artikelnummer: 2022933



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

## Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 2022933              |
| Typ                 | V-TEC VM L40 SGR     |
| Bezeichnung 1       | Kabelverschraubung   |
| Bezeichnung 2       | vollmetrisch lang    |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | M40                  |
| Farbe               | silbergrau; RAL 7001 |
| Werkstoff           | Polyamid             |
| Kleinste VK-Einheit | 10                   |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 3,168 kg             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |


# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2022933



## Abmessungen

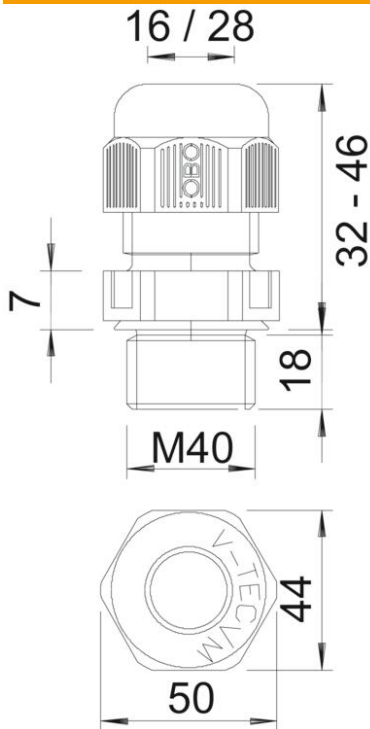

|            |       |
|------------|-------|
| Maß E      | 50 mm |
| Maß L max. | 46 mm |
| Maß L min. | 32 mm |
| Maß L1     | 18 mm |
| Maß L2     | 7 mm  |

## Technische Daten

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Art der Dichtung               | Dichtring  |
| Ausführung                     | gerade   |
| Biegeschutz                    | nein   |
| Dichtbereich D max.            | 28 mm  |
| Dichtbereich D min.            | 16 mm  |
| explosiongeschützt             | nein   |
| Flachkabelverschraubung        | nein   |
| flammwidrig                    | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| für Ex-Zone                    | ohne   |
| für Ex-Zone Gas                | ohne   |
| für Ex-Zone Staub              | ohne   |
| Gewinde                        | M40 x 1,5  |
| Gewindeart                     | metrisch   |
| Gewindelänge                   | 18 mm  |
| Gewindenenngröße               | 40   |
| Gewindesteigung                | 1,5 mm   |
| Glasfaserverstärkt             | nein   |
| Halogenfrei                    | ja   |
| Instabiler Drehmoment          | 10 Nm  |
| Kategorie der Schlägeinwirkung | 4  |
| Kategorie der Zugentlastung    | A  |
| Mehrfach Dichteinsatz          | nein   |

# Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2022933



## Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Mit Gegenmutter               | nein   |
| Schlagfest                    | nein   |
| Schlüsselweite                | 44     |
| Schutzart                     | IP68   |
| Sechskant Eckmaß              | 50 mm  |
| Teilbare Verschraubung        | nein   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C  |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Zugentlastungsmöglichkeit     | ja     |