



Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.



**NBR**  
**SBR** Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

Artikelnummer	2029480
Typ	107 B PG48
Bezeichnung 1	Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG48
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,615 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Einschnittring

Artikelnummer: 2029480



### Abmessungen

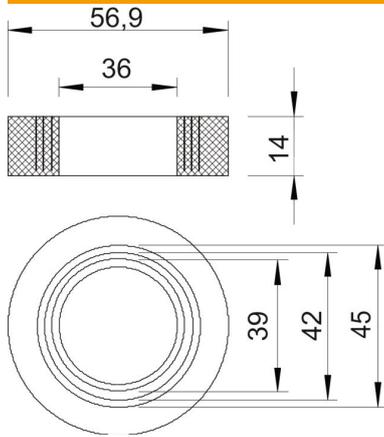

Maß D1	36 mm
Maß D2	56,9 mm
Maß D3	39 mm
Maß D4	42 mm
Maß D5	45 mm
Maß H	14 mm

### Technische Daten

Dichtbereich D max.	45 mm
Dichtbereich D min.	36 mm
Größe	Pg 48
Größe	M63