


# Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029626

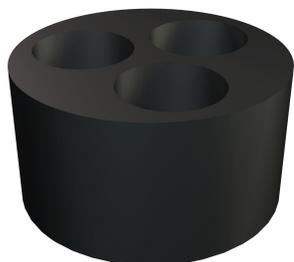

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



**NBR**  
**SBR** Kautschuk-Mischung

## Stammdaten

Artikelnummer	2029626
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Hersteller	OBO
Dimension	PG16,3X5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, PG


Artikelnummer: 2029626



## Abmessungen

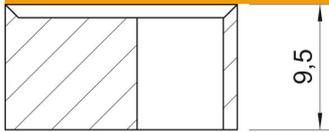

Maß D	5 mm
Maß D1	17,5 mm
Maß H	9,5 mm

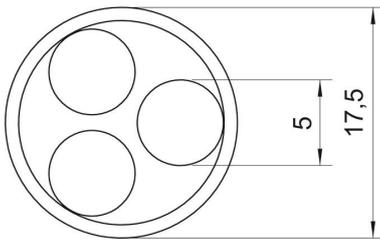

## Technische Daten

Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG	16
Innendurchmesser	5 mm
Lochdurchmesser	5 mm