


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029634

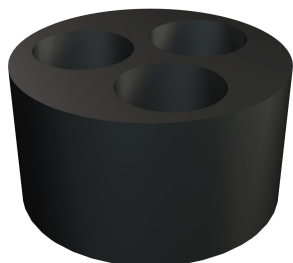

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029634
Typ	107 C V 16 2x6
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Hersteller	OBO
Dimension	PG16,2X6
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfachdichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029634



Abmessungen

Maß D	6 mm
Maß D1	17,5 mm
Maß H	9,5 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG	16
Innendurchmesser	6 mm
Lochdurchmesser	6 mm