


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

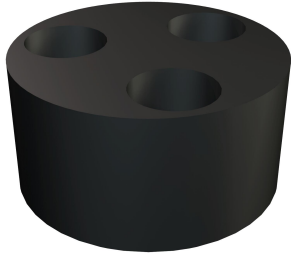

Artikelnummer: 2029679



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



NBR
SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029679
Typ	107 C VM 25 5x4
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM25,5X4
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,18 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch



Artikelnummer: 2029679

Abmessungen

Maß D	4 mm
Maß D1	19,8 mm
Maß H	10 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	5
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	25
Innendurchmesser	4 mm
Lochdurchmesser	4 mm