


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030659

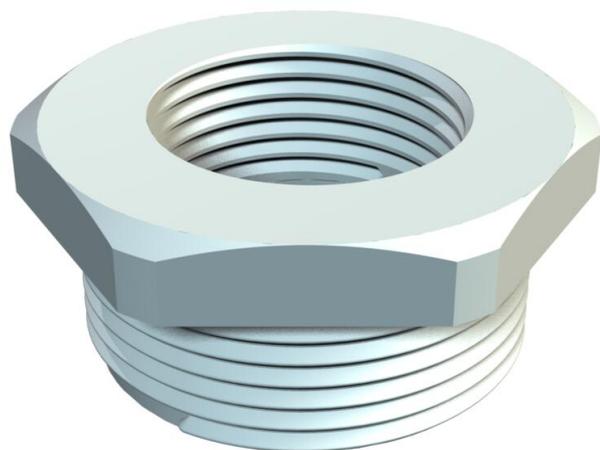

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2030659
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M50-M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030659



## Abmessungen

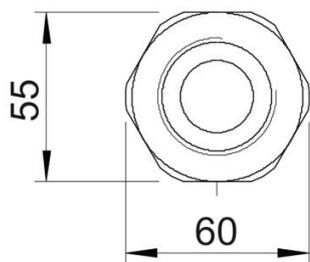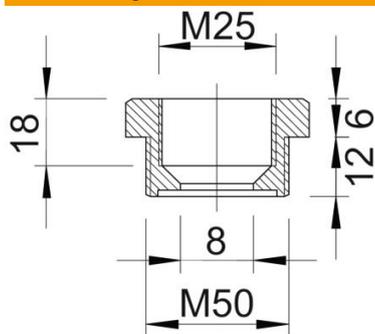

Maß E	60 mm
Maß L	18 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	18 mm

## Technische Daten

explosionsschutz	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindelänge	12 mm
Gewindemaß metrisch Außen	50
Gewindemaß metrisch Innen	25
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	55
Vernickelt	nein