

Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030664



Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.





PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2030664
Typ	107 R M50-40 PA
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	M50-M40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,05 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

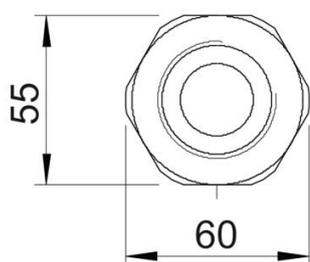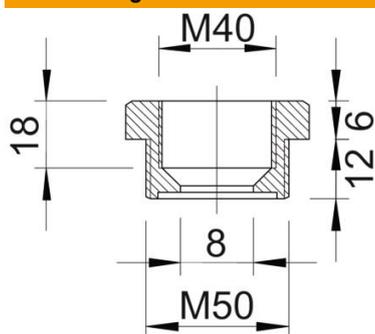

Maß E	60 mm
Maß L	18 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	18 mm

Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030664



Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindelänge	12 mm
Gewindemaß metrisch Außen	50
Gewindemaß metrisch Innen	40
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	55
Vernickelt	nein