


# Technisches Datenblatt

## Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030675

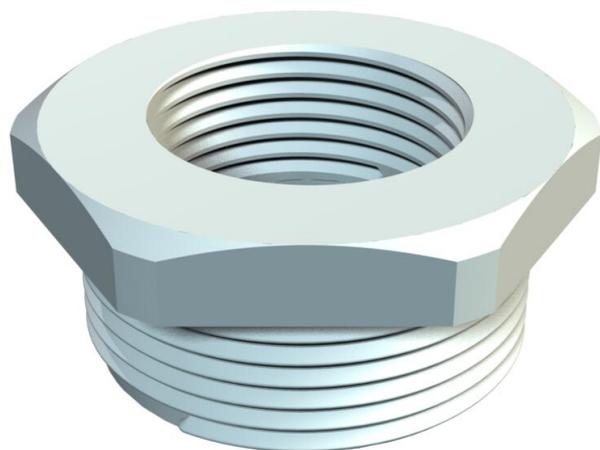

Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2030675             |
| Typ                 | 107 R M63-50 PA     |
| Bezeichnung 1       | Reduktion           |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | M63-M50             |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polyamid            |
| Kleinste VK-Einheit | 25                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 3 kg                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |



# Technisches Datenblatt

Reduktion, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2030675



## Abmessungen

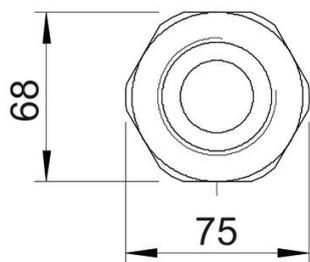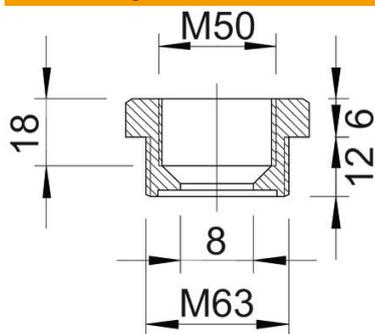

|        |       |
|--------|-------|
| Maß E  | 75 mm |
| Maß L  | 18 mm |
| Maß L1 | 12 mm |
| Maß L2 | 6 mm  |
| Maß L3 | 18 mm |

## Technische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| explosionsschutz          | nein     |
| Gewindeart Außengewinde   | metrisch |
| Gewindeart Innengewinde   | metrisch |
| Gewindelänge              | 12 mm    |
| Gewindemaß metrisch Außen | 63       |
| Gewindemaß metrisch Innen | 50       |
| Halogenfrei               | ja       |
| Schlüsselweite            | 68       |
| Vernickelt                | nein     |