


Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2030764

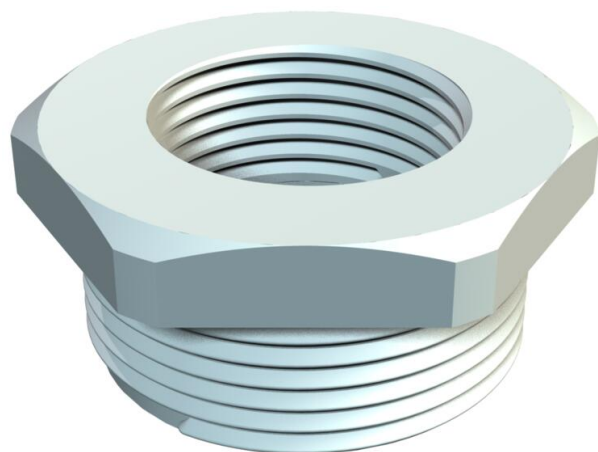

Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 2030764 |
| Typ | 107 R PG21-11 PA |
| Bezeichnung 1 | Reduktion |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | PG21-PG11 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,91 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2030764



Abmessungen

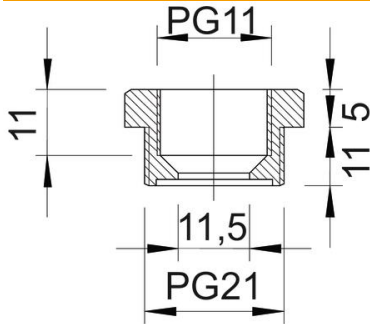

| | |
|--------|---------|
| Maß D | 11,5 mm |
| Maß E | 35,5 mm |
| Maß L1 | 11 mm |
| Maß L2 | 5 mm |
| Maß L3 | 11 mm |

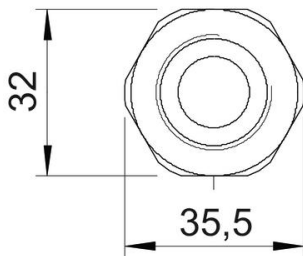

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------|
| explosionssgeschützt | nein |
| Gewindeart Außengewinde | PG |
| Gewindeart Innengewinde | PG |
| Gewindelänge | 11 mm |
| Gewindemaß PG Außen | 21 |
| Gewindemaß PG Innen | 11 |
| Halogenfrei | ja |
| Schlüsselweite | 32 |
| Vernickelt | nein |