


# Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2030799

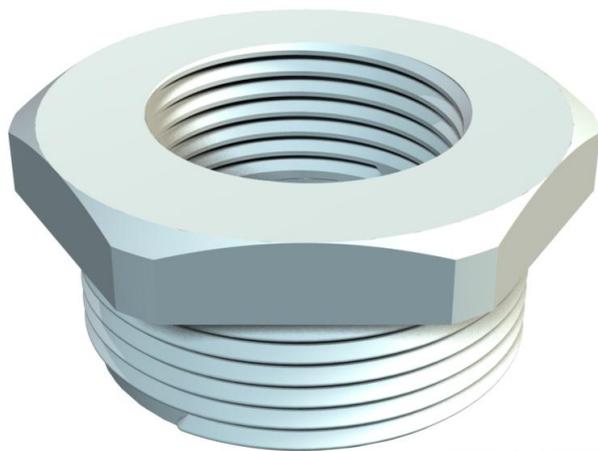

Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.



PA Polyamid

## Stammdaten

Artikelnummer	2030799
Typ	107 R PG29-16 PA
Bezeichnung 1	Reduktion
Hersteller	OBO
Dimension	PG29-PG16
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Reduktion, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2030799



## Abmessungen

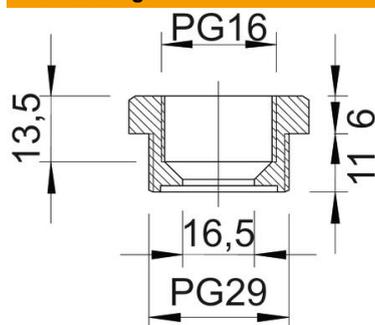

Maß D	16,5 mm
Maß E	40 mm
Maß L1	11 mm
Maß L2	6 mm
Maß L3	13,5 mm

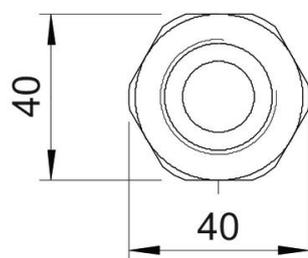

## Technische Daten

explosionssgeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengewinde	PG
Gewindelänge	11 mm
Gewindemaß PG Außen	29
Gewindemaß PG Innen	16
Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	40
Vernickelt	nein