

# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung,  
vernickelt

Artikelnummer: 2046210



Kabelverschraubung mit zentrisch wirkender Querbügel-Zugentlastung in der Druckschraube, Biegeschutz beweglicher Leitungen durch stark gerundete Druckschraube. Mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54 Mit Sechskant-Zwischenstutzen (ähnlich Form C 4 nach DIN 46320). \* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn**  
37 Messing

**N** vernickelt

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 2046210            |
| Typ                 | 159 MS PG21        |
| Bezeichnung 1       | Kabelverschraubung |
| Bezeichnung 2       | mit Außensechskant |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | PG21               |
| Werkstoff           | Messing            |
| Oberfläche          | vernickelt         |
| Oberflächennorm     |                    |
| Kleinste VK-Einheit | 25                 |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 7,59 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Zugentlastung,  
vernickelt

Artikelnummer: 2046210



## Abmessungen

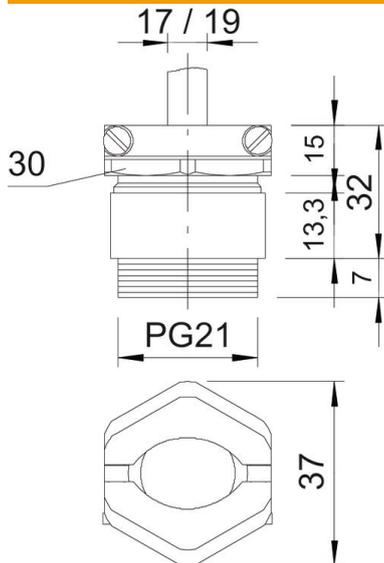

|            |         |
|------------|---------|
| Maß E      | 37 mm   |
| Maß L max. | 32 mm   |
| Maß L1     | 7 mm    |
| Maß L2     | 15 mm   |
| Maß L3     | 13,3 mm |

## Technische Daten

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Art der Dichtung                    | Dichtring    |
| Biegeschutz                         | nein         |
| Dichtbereich D max.                 | 19 mm        |
| Dichtbereich D min.                 | 17 mm        |
| explosionssgeschützt                | nein         |
| Flachkabelverschraubung für Ex-Zone | nein<br>ohne |
| Gewinde                             | Pg 21        |
| Gewindeart                          | PG           |
| Gewindelänge                        | 7 mm         |
| Glasfaserverstärkt                  | nein         |
| Halogenfrei                         | nein         |
| Mehrfach Dichteinsatz               | nein         |
| Mit Gegenmutter                     | nein         |
| Schlagfest                          | nein         |
| Schlüsselweite                      | 30           |
| Schlüsselweite 1                    | 30 mm        |
| Schlüsselweite 2                    | 33 mm        |
| Schutzart                           | IP65         |
| Zugentlastungsmöglichkeit           | ja           |