

Technisches Datenblatt

Kontroll-T-Stück ohne Gewinde

Artikelnummer: 2047592



Kontroll-T-Stück zur Verbindung von Steckrohren als Abzweigstück in Rohrstrecken.
Oberteil abnehmbar zur leichteren Leitungsverlegung und zur späteren Kontrolle.



AIG Aluminiumdruckguss

Stammdaten

Artikelnummer	2047592
Typ	SKT40W ALU
Bezeichnung 1	Kontroll-T-Stück
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø40mm
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kontroll-T-Stück ohne Gewinde

Artikelnummer: 2047592



Abmessungen

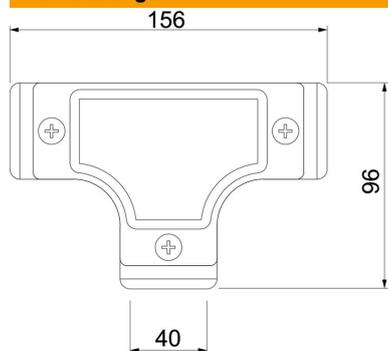

Länge	156 mm
Maß D	96 mm
Maß L	156 mm
Maß I	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Größe	40
Halogenfrei	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein