


# Technisches Datenblatt

## Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054019

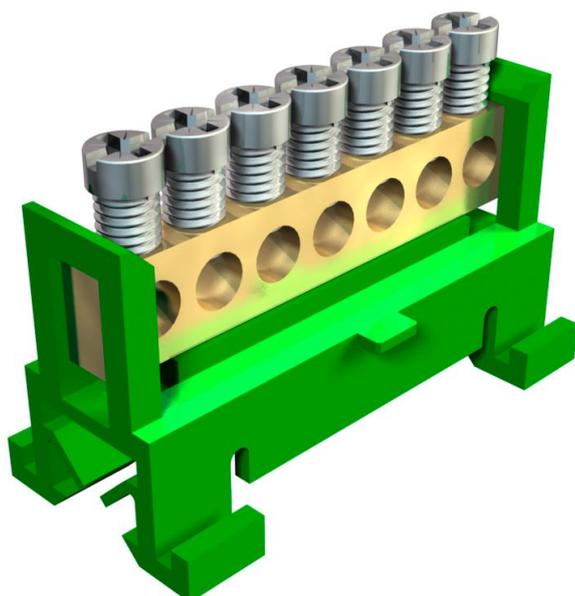

Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup>.  
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschiene 10 x 2-2,5 mm (längs).  
60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm<sup>2</sup> .



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2054019
Typ	60 S 7x16 GN
Bezeichnung 1	Schutzleiterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	7x16mm <sup>2</sup>
Farbe	grün
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Artikelnummer: 2054019



## Abmessungen

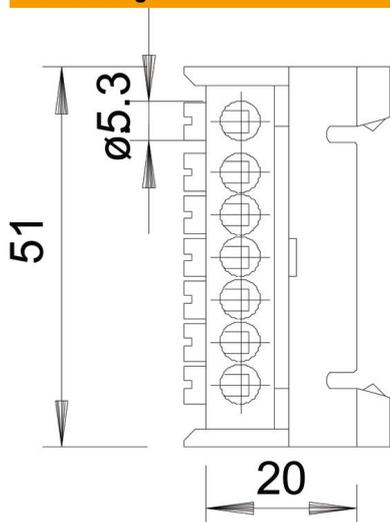

Länge	51 mm
Höhe	20 mm

## Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anzahl der Klemmstellen	7
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Nennquerschnitt max.	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt min.	10 mm <sup>2</sup>
Polzahl	7
Querschnitt	7 Klemmstellen bis 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>