

# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2085739



Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.

Klemmeinsatz aus Polyamid.

Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.

Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.

Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.

Geprüft nach DIN EN 62444.

Mit langem Anschlussgewinde.

\* Preise laut DEL-Notierung.



**CuZn** 37 Messing

**N** vernickelt

## Stammdaten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer       | 2085739                     |
| Typ                 | V-TEC L PG9 MS              |
| Bezeichnung 1       | Kabelverschraubung          |
| Bezeichnung 2       | mit langem Anschlussgewinde |
| Hersteller          | OBO                         |
| Dimension           | PG9                         |
| Werkstoff           | Messing                     |
| Oberfläche          | vernickelt                  |
| Oberflächennorm     |                             |
| Kleinste VK-Einheit | 50                          |
| Mengeneinheit       | Stück                       |
| Gewicht             | 1,795 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                  |


# Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt

Artikelnummer: 2085739



## Abmessungen

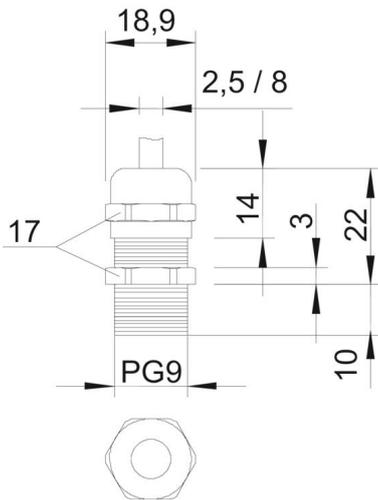

|            |         |
|------------|---------|
| Maß E      | 18,9 mm |
| Maß L max. | 22 mm   |
| Maß L1     | 10 mm   |
| Maß L2     | 3 mm    |
| Maß L3     | 14 mm   |

## Technische Daten

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Art der Dichtung                     | Dichtring |
| Ausführung                           | gerade    |
| Biegeschutz                          | nein      |
| Dichtbereich D max.                  | 8 mm      |
| Dichtbereich D min.                  | 4 mm      |
| explosionsgeschützt                  | nein      |
| Flachkabelverschraubung              | nein      |
| für Ex-Zone                          | ohne      |
| für Ex-Zone Gas                      | ohne      |
| für Ex-Zone Staub                    | ohne      |
| Gewinde                              | Pg 9      |
| Gewindeart                           | PG        |
| Gewindelänge                         | 10 mm     |
| Gewindenenngröße                     | 9         |
| Glasfaserverstärkt                   | nein      |
| Halogenfrei                          | nein      |
| Mehrfach Dichteinsatz                | nein      |
| Mit Gegenmutter                      | nein      |
| Schlagfest                           | nein      |
| Schlüsselweite                       | 17        |
| Schutzart                            | IP68      |
| Teilbare Verschraubung               | nein      |
| Temperatureinsatzbereich max.        | 100 °C    |
| Temperatureinsatzbereich min.        | -20 °C    |
| Zugentl. und Verdrehenschutz D2 max. | 8 mm      |
| Zugentl. und Verdrehenschutz D2 min. | 3,5 mm    |
| Zugentlastungsmöglichkeit            | ja        |