

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088827



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




NBR Nitril-Kautschuk


Stammdaten

Artikelnummer	2088827
Typ	171 PG11
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG11
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

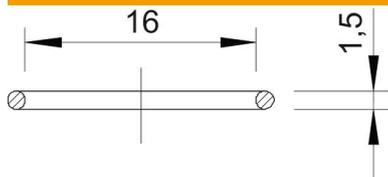

Maß D	16 mm
Maß S	1,5 mm

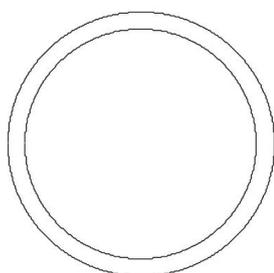

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088827



Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	11
Innendurchmesser	16 mm