


Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124149

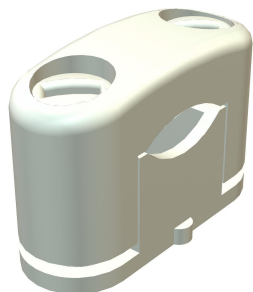

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2124149
Typ	3079 LGR
Bezeichnung 1	SOM-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	5-13mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,431 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

SOM-Schelle, 1-fach

Artikelnummer: 2124149



Abmessungen

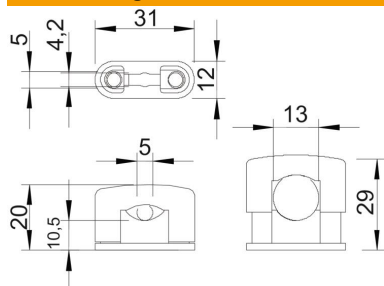

Maß b	12 mm
Maß b1	4,2 mm
Maß b2	5 mm
Maß d max.	13 mm
Maß d min.	5 mm
Maß H1	10,5 mm
Maß H2	20 mm
Maß H3	29 mm
Maß L	31 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M5 x 14
Spannbereich D max.	14 mm
Spannbereich D min.	5 mm
UV-beständig	nein