

Technisches Datenblatt

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Artikelnummer: 2140357



Aufschraubbar auf Gewinde M6.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 2140357 |
| Typ | 2962 35 LGR |
| Bezeichnung 1 | Sockel-Klemmschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 32-35mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,295 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Artikelnummer: 2140357



Abmessungen

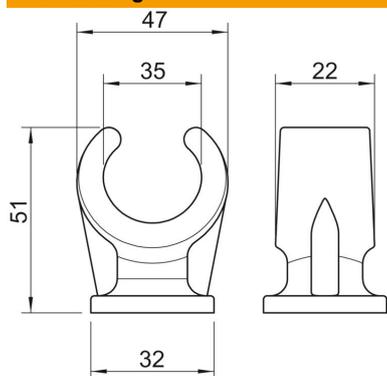

| | |
|-------|-------|
| Maß A | 47 mm |
| Maß B | 22 mm |
| Maß C | 32 mm |
| Maß H | 51 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Gewindeanschluss |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Größe | 32-35 |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Nenndurchmesser | 31,4 mm |
| Spannbereich D max. | 35 mm |
| Spannbereich D min. | 32 mm |
| UV-beständig | nein |