

# Technisches Datenblatt

starQuick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2146164



- Für isCon®-Leitung zur Montage an Dach-/Wandaufbauten
- Auch im Bereich der ersten 1,5 m einsetzbar
- Aneinander reihbar
- Aus UV-resistentem und witterungsbeständigem Polyamid



**PP** Polypropylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2146164
Typ	SQ-20 SW
Bezeichnung 1	starQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	19,5-23,5mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,848 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

starQuick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2146164



## Abmessungen

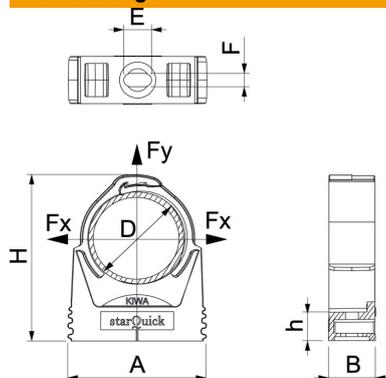

Maß A	29 mm
Maß B	17 mm
Maß E	10 mm
Maß F	4,5 mm
Maß h	10,5 mm
Maß H	43,5 mm

## Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,8 kN
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße/Text	20-23
Schellenmontage	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Spannbereich D max.	23,5 mm
Spannbereich D min.	19,5 mm
UV-beständig	ja