



OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.

Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	2149963
Typ	ALQ M63
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, ALU


Artikelnummer: 2149963



Abmessungen

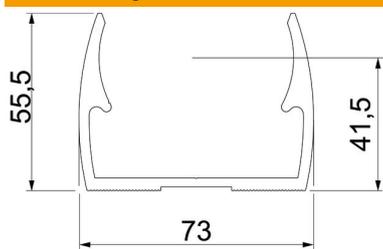

Maß A	73 mm
Maß B	18 mm
Maß E	6,1 mm
Maß F	12 mm
Maß h	41,5 mm
Maß H	55,5 mm

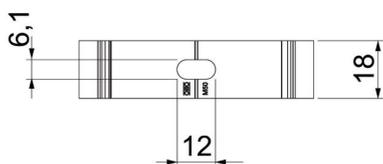

Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	nein
Halogenfrei	nein
Mit Einlage	nein
Nenngröße/Text	63
Spannbereich D max.	63 mm
Spannbereich D min.	63 mm
UV-beständig	ja