

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.  
3015 mit Langloch 4,5 mm.

\*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



PS Polystyrol

#### Stammdaten

Artikelnummer	2157349
Typ	3015 34 LGR
Bezeichnung 1	Blitz-ISO-Schelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	24-34mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,62 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Blitz-ISO-Schelle

Artikelnummer: 2157349



### Abmessungen

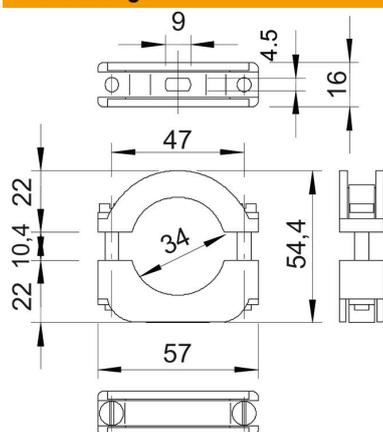

Maß A	57 mm
Maß B	47 mm
Maß b	16 mm
Maß D	34 mm
Maß H	54,4 mm
Maß Ho	22
Maß Hu	22
Maß L	9 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Schraube	M5 x 35
Spannbereich D max.	34 mm
Spannbereich D min.	24 mm
UV-beständig	nein