

Technisches Datenblatt

Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222880



Nagelschelle Nagel-Fix 2.0 mit vormontiertem verzinkten Stahlnagel, zum Fixieren von Leitungen in Mauerschlitzten von 25 - 46 mm und auf Mauerwerk.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 2222880 |
| Bezeichnung 1 | Nagel-Fix 2.0 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 43,8 x 23,5 x 7 |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,478 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Nagel-Fix 2.0, mit Stahlnagel

Artikelnummer: 2222880



Abmessungen

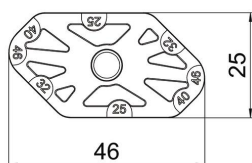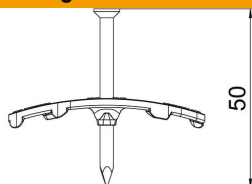

| | |
|--------|---------|
| Länge | 43,8 mm |
| Breite | 23,5 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Maß L | 70 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Form | rechteckig (für Flachleitung) |
| Halogenfrei | ja |
| Schlagfest | nein |