

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Artikelnummer: 2227762



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 2227762 |
| Typ | 2009 35 LGR SP |
| Bezeichnung 1 | ISO-Nagel-Clip |
| Bezeichnung 2 | Großverpackung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 9mm, L35 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 200 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,132 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau



Artikelnummer: 2227762

Abmessungen

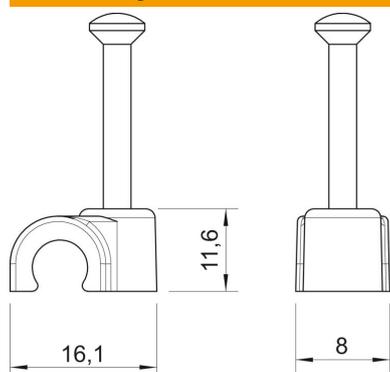

| | |
|-------|---------|
| Maß B | 8 mm |
| Maß H | 11,6 mm |
| Maß L | 16,1 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------------|
| Doppelschelle | nein |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 9 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x35 |
| Gehärtet | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 35 mm |
| Schlagfest | nein |
| Transparent | nein |
| Rohrarrretierung | nein |