

# Technisches Datenblatt

## Kabelbinderschelle CTC

Artikelnummer: 2332794



Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.

\* Universell anwendbar für Leitungen und Rohre

\* Befestigung mittels Schlagdübel Ø 5 mm und Ø 6 mm

\* max. Bündel bis 63 mm

\* halogenfrei

\* UL zertifiziert.

Kabelbinderschelle zur einfachen und schnellen Montage verschiedenster Kabel, Kabelbündel und Rohrabmessungen.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2332794
Typ	CTC 7,5x280 LGR
Bezeichnung 1	Kabelbinderschelle
Hersteller	OBO
Dimension	7,5x280mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kabelbinderschelle CTC

Artikelnummer: 2332794



### Abmessungen

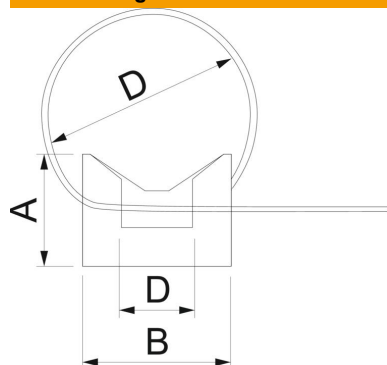

Länge	281 mm
Breite	7,5 mm
Höhe	1,5 mm

### Technische Daten

Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Max. Bündeldurchmesser	63 mm
Mindestbruchlast	0,36 kN
Montagetemperatur max.	35 °C
Montagetemperatur_min.	-15 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	85 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Transparent	nein
Zugfestigkeit	360 N