

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349480



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2349480
Typ	910 F 5x25
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Hersteller	OBO
Dimension	5x25
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,042 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

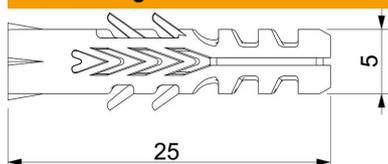

Länge	25 mm
Maß D	5 mm
Maß L	25 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349480



Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	230
Bohrlochtiefe	30 mm
Bohrungsdurchmesser min.	5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Halogenfrei	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	90
Holzschrauben	2,5-4
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	330
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	40
Porenbeton P4 Fempf.	40
Vollziegel Mz12 Fempf.	240