

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349484



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.




PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2349484
Typ	910 F 8x40
Bezeichnung 1	Spreizdübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Hersteller	OBO
Dimension	8x40
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,132 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

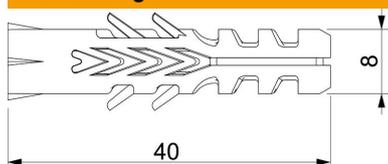

Länge	40 mm
Maß D	8 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349484



Technische Daten

Ausführung	Universaldübel
Beton Fempf.	340
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
Geeignet für Gasbeton	nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	ja
Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	130
Holzschrauben	4,5-6
Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	430
Mit Rand	nein
Mit Schrauben	nein
Porenbeton P2 Fempf.	70
Porenbeton P4 Fempf.	70
Vollziegel Mz12 Fempf.	460