

Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100154



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3100154
Typ	903 15 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6, L15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100154



Abmessungen

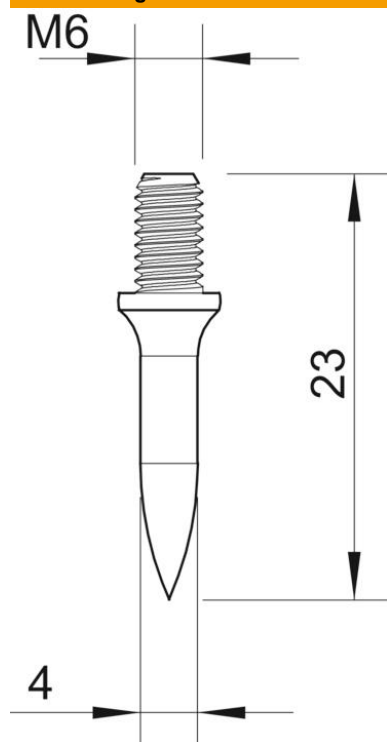

Länge	23 mm
Maß D min.	4 mm
Maß G	M6 mm
Maß L	23 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Schaftlänge	15
Schlagfest	nein