

Technisches Datenblatt

Schraubdübel mit M8-Gewinde

Artikelnummer: 3133230



- mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8




CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3133230
Typ	985 M8 35
Bezeichnung 1	Schraubdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M8x35mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,95 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

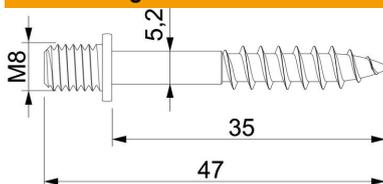

Länge	35 mm
Maß D	5,2 mm
Maß G	M8 mm
Maß L	47 mm
Maß L1	35 mm

Technische Daten

Gehärtet	nein
Kopfform	sonstige
Schaftdurchmesser	5,2 mm
Schraubsystem	sonstige

Technisches Datenblatt

Schraubdübel mit M8-Gewinde

Artikelnummer: 3133230



Technische Daten

Zweigängig | nein