

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141502



Gewindestange nach DIN 976.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3141502
Typ	TR M10 1M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M10x1000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141502



Abmessungen

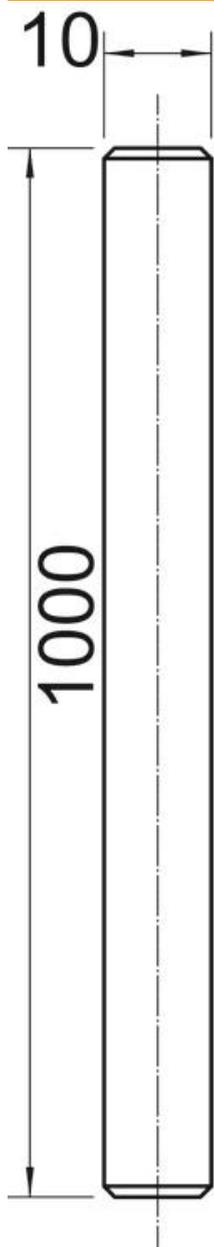

Länge	1.000 mm
Maß d	10 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Bruchlast	62,8 kN
Gewinde	M10

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141502



Technische Daten

Gewinde metrisch	10
Linksgewinde	nein