


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156032



Sechskantschraube M10x30mm

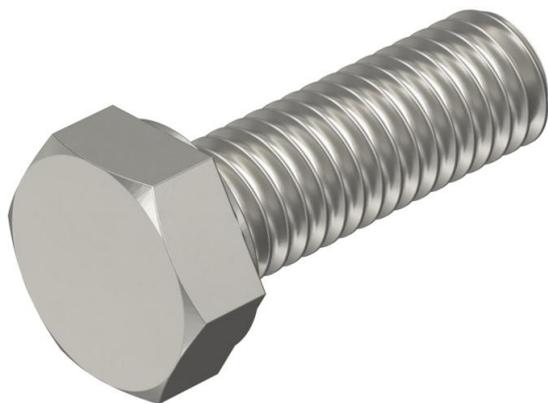


- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 3156032              |
| Typ                 | HHS M10x30 A4        |
| Bezeichnung 1       | Sechskantschraube    |
| Hersteller          | OBO                  |
| Dimension           | M10x30mm             |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei  |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm     |                      |
| Kleinste VK-Einheit | 100                  |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 2,62 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |

### Abmessungen

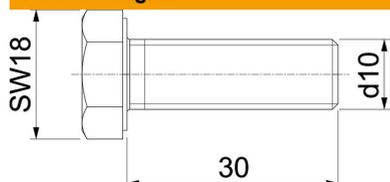

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 30 mm |
| Maß d | 10 mm |
| Maß L | 30 mm |

# Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 A4

Artikelnummer: 3156032



## Technische Daten

|                  |     |
|------------------|-----|
| Gewinde          | M10 |
| Gewinde metrisch | 10  |
| Schlüsselweite   | 17  |